


Wandgehäuse
Polyesterserie
Modular, Standardtür / Sichttür | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

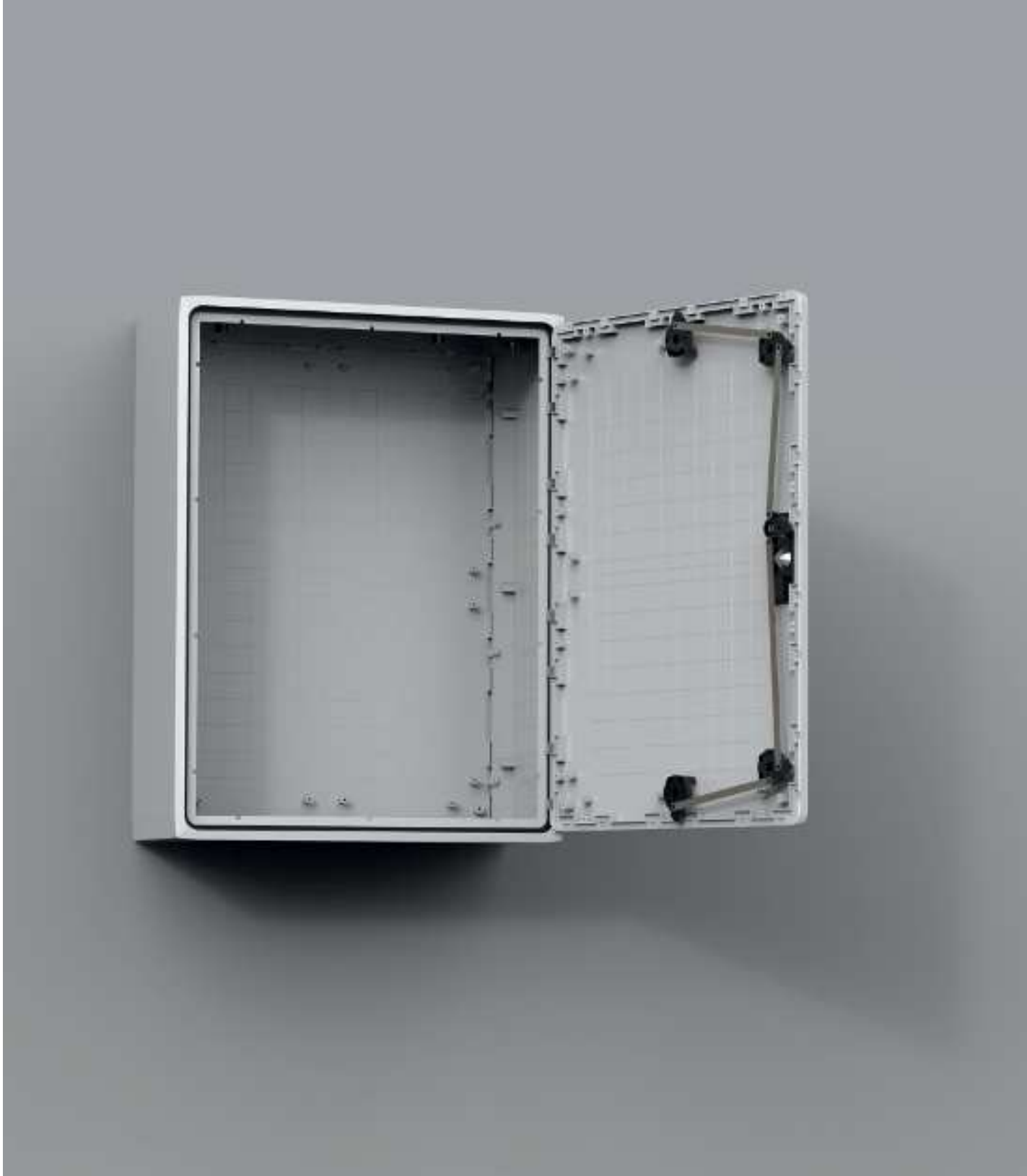

**Material:**

Glasfaserverstärktes Polyester. UCPT-Sichtfenster: Polycarbonat.

Korpus:

Modular gegossen, mit Befestigungslöchern in der Rückwand. Kann direkt oder mit Wandbefestigungsglaschen an die Wand, oder mit der Vorrichtung UPM an Masten angebracht oder mit dem Sockel UPP oder den DIN-Unterteilen UAF und UMPS auf dem Boden befestigt werden. Bei eintürigen Wandgehäusen wird die Dichtigkeit durch eine am Rahmen verklebte EPDM CR Dichtung gewährleistet.

Tür:

Innenliegende Tür, mit oder ohne Sichtfenster und 100°-Öffnung. Größere Wandgehäuse sind mit einem Türheber ausgestattet, der die Tür leichter schließen lässt. Bei zweitürigen Wandgehäusen wird die Dichtigkeit durch eine durchgängige Silikon-Dichtung gewährleistet. (Dichtigkeit wird durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung gewährleistet).

Schließung:

Der vormontierte Griff erlaubt die Verwendung aller Typen von Halbzylinderschließungen (Standardtiefe 40 mm). Fünf Schließpunkte (drei bei 500 mm breiten Wandgehäusen).

Temperaturbeständigkeit:

-50°C bis 70°C bei konstanter Verwendung (Maximaltemperaturausschläge bis 150°C).

Merkmale:

Selbstverlöschend und halogenfrei. Doppelt isoliert gemäß EN61439-1. Bewertete Isolationsspannung $U_i=1000V$. UV-Beständig

Schutzart:

Entspricht IP 65 für eintürigen Wandgehäuse und IP 54 für doppeltürigen Wandgehäuse Schlagfestigkeit IK 10. (IK 07 für Wandgehäuse mit Sichtfenster).

Oberfläche:

RAL 7035, vorgefärbtes Rohmaterial.

Lieferumfang:

Wandgehäuse mit Tür, Befestigungsschrauben für die Montageplatte und Wandmontagewinkeln. Schlosseinsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifikate:

CE, CSA, GOST und cULus_listed, für weitere Freigaben wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.



Abmessungstabelle | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Einfache Einzeltür


Wandgehäuse Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Einfache Doppeltür

Wandgehäuse Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
750	500+750	320	2	UDP75125N
1000	500+500	320	2	UDP100102N
1000	500+750	320	2	UDP100125N
500+750	1000	320	2	UDP125100N
500+750	1000	320	2	UDP125102N


Sichttür

Wandgehäuse Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
750	1000	320	1	UDPT75100
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

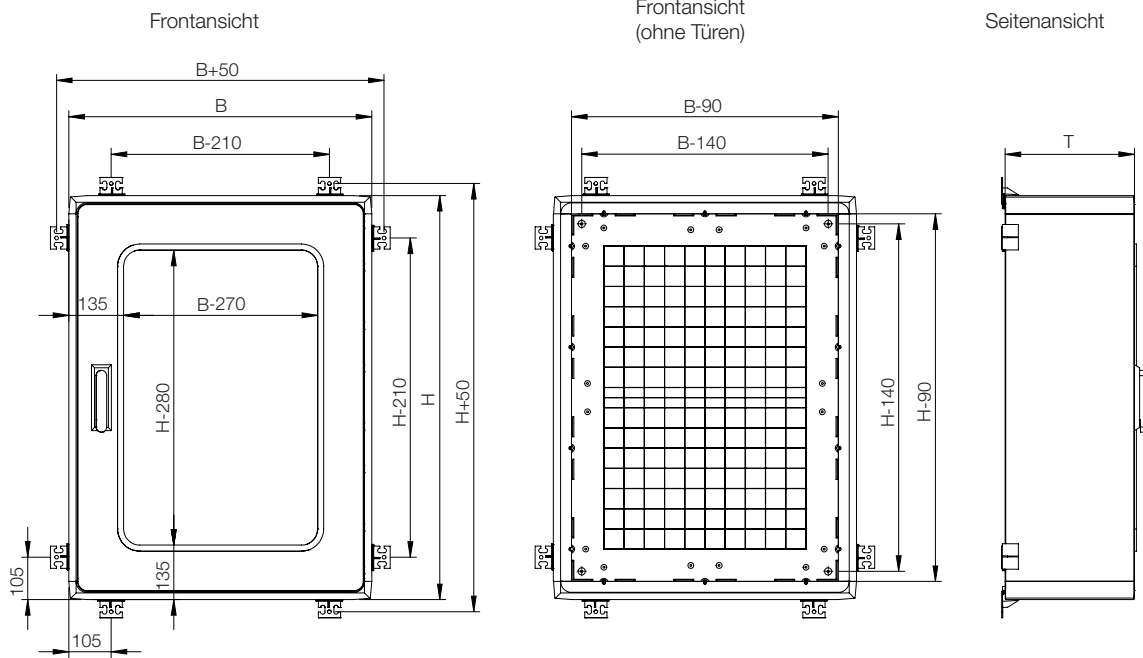


Frontansicht B=1250
(ohne Türen)

Frontansicht H=1250
(ohne Türen)

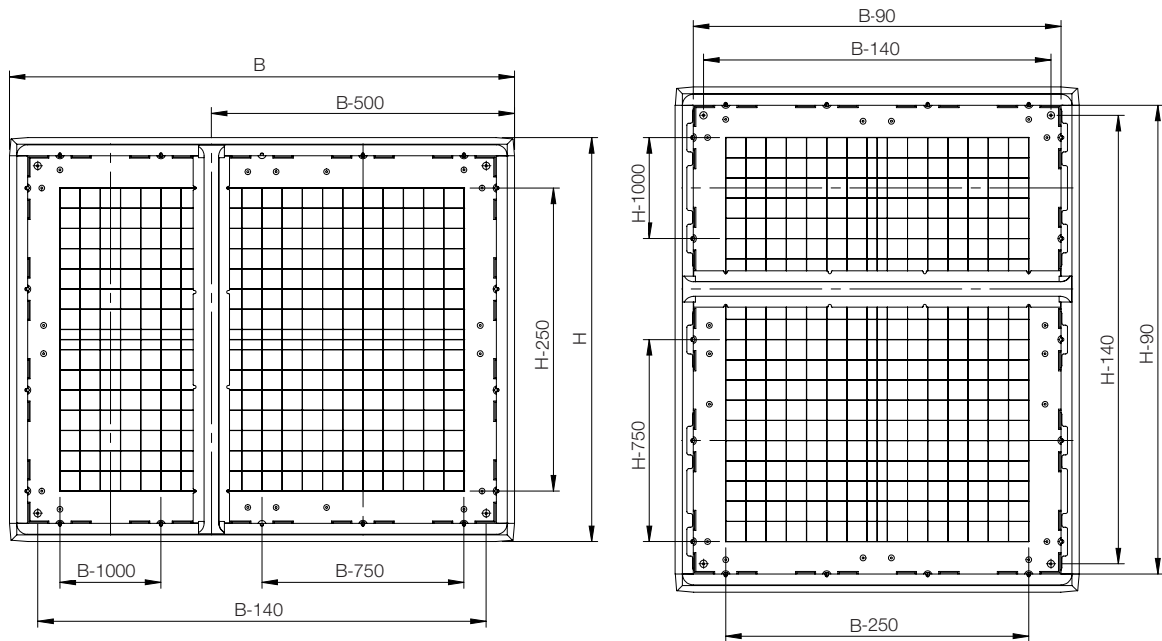

Zubehörmatrix I UDP / UDPT

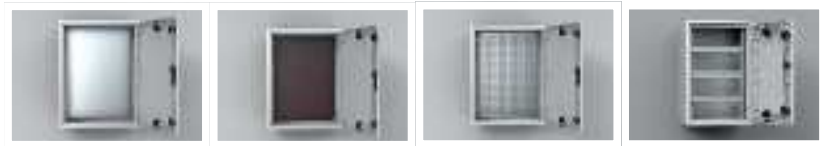

Wandgehäuse	Montage						
	H	B	T	Stahl-Montageplatte	Isolierte Montageplatte	Telequick-Montageplatte	Montageprofile
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT7550	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP100500	UMPT100500	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250
UDP75125	750	500+750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT75125	UMF750
UDP100102	1000	500+500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP100125	1000	500+750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT100125	UMF1000
UDP125100	500+750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDP125102	500+750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDPT5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT7550	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDPT75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP100500	UMPT100500	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250



Wandgehäuse	Montage						
	H	B	T	Mastbefestigung	Adapterrahmen für DIN-Basis	DIN-Basis	Sockel
UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500+750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500+500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500+750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500+750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500+750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

Zubehörmatrix I UDP / UDPT



Wandgehäuse	Türen			Schutzgrad	Lüftung	Anreihbar		
	H	B	T	Innentür	Türarretierung	Regenschutz	Luftgitter	Tiefenvergrößerungssatz
UDP5050	500	500	320	UID5050	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE5050
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDP75100	750	1000	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDP100100	1000	1000	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP75125	750	500+750	320	-	UDS/UDS02	URH12532	UAV01	UDE75125
UDP100102	1000	500+500	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP100125	1000	500+750	320	-	UDS/UDS02	URH12532	UAV01	UDE100125
UDP125100	500+750	1000	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDP125102	500+750	1000	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDPT7550	750	500	320	UID7550	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDPT75100	750	1000	320	-	UDS/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	UDS/UDS02	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDPT12575	1250	750	320	-	UDS/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575