


298 x 1198 x 140 mm

Papier 750 feuilles, déchets 13 l

- Combiné comprenant distributeur de serviettes et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Possibilité de montage mural ou affleurant.
- Distributeur de serviettes avec ouverture emboutie pour extraction aisée du papier.
- Prévue pour env. 750 serviettes en papier courantes, pliées en accordéon.  
Dimensions du papier (plié) : 240-250 mm x 100-115 mm.
- Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 13 l.
- Accès par porte verrouillable, d'un seul tenant, à double paroi.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure et façades de boîtier remplaçables par module.
- Cote de montage : 300 x 1200 x 140 mm
- Montage : avec quatre vis dans découpe réalisée sur site, à travers les trous de fixation des parois latérales.
- Article livré avec matériel de fixation et un paquet de serviettes en papier.
- Poids, emballage individuel inclus : 18,2 kg

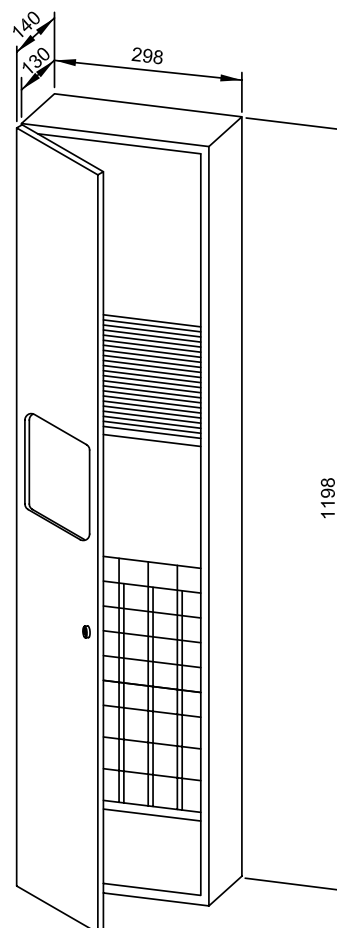

## Proposition de texte pour les spécifications :

Combiné comprenant distributeur de serviettes et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage encastré mural ou affleurant. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Distributeur de serviettes avec ouverture d'extraction de papier emboutie, quantité de remplissage env. 750 serviettes en papier. Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 13 l. Accès par porte verrouillable, d'un seul tenant, à double paroi. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation et un paquet de serviettes en papier.

Dimensions : 298 x 1198 x 140 mm

Réf. art. WP610

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	769 049
poli	731 049
(coloré) plastifié	728 135