

148 x 448 x 120 mm

950 ml Tank

- Desinfektionsmittelpender aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet.
Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Einhandbedienbare und tropffreie Desinfektionsmittelpumpe mit 950-ml-Tank.
- Tank mit großer, verschließbarer Nachfüllöffnung.
- Vorgesehen für handelsübliche Desinfektionsmittel.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare, herausnehmbare Frontklappe mit Fallschutz.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile und Gehäusefront modular austauschbar.
- Einbaumaß: 150 x 450 x 110 mm
- Montage: Mit vier Schrauben in bauseitigen Ausschnitt durch Befestigungslöcher in den Seitenwänden.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 3,0 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Desinfektionsmittelpender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404) für Unterputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Einhandbedienbare und tropffreie Desinfektionsmittelpumpe mit 950-ml-Tank. Vorgesehen für handelsübliche Desinfektionsmittel. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare, herausnehmbare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 148 x 448 x 120 mm

Artikel Nr. WP208-7

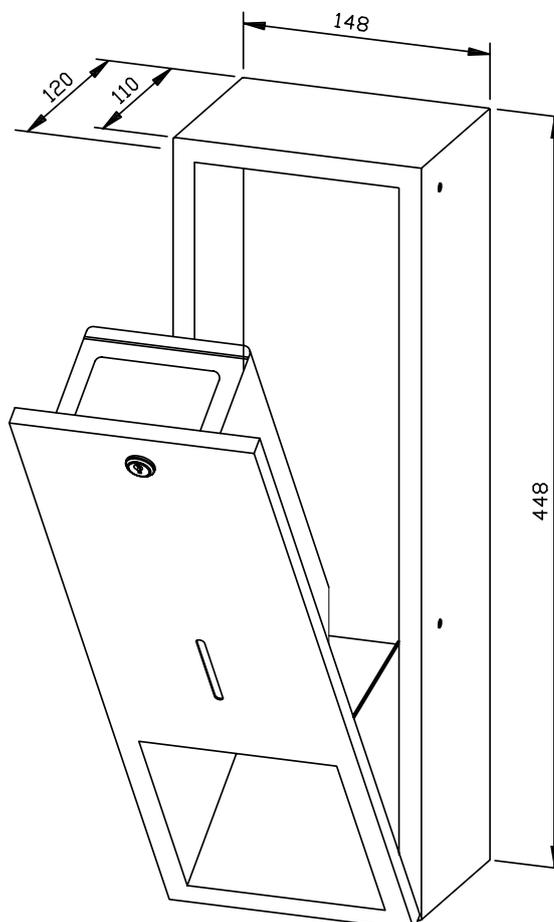

Lieferbare Oberflächen

Ident-Nr.

matt geschliffen (standard)

727 586

hochglanzpoliert

731 586

(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung

728 586