



**350 x 580 x 210 mm**

## Netzbetrieben

- Sensor-Papierrollenspender mit Fach für Reserverolle, netzbetrieben, aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet, unten abgesetzt mit glänzender IIID - Oberfläche.  
Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik, Erfassungsbereich ca. 3,5 cm.  
Papierlänge und Totzeit einstellbar.  
Netzbetrieb mit 230 V, 50 Hz; Nennleistung 7 Watt; Netzanschlusskabel bauseits. TÜV/GS geprüft und zertifiziert.
- Vorgesehen für eine Papierrolle und eine Reserverolle in den Abmessungen: Breite 215 mm, Außendurchmesser max. 180 mm, Innendurchmesser 50 mm.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige, Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauchen der Restrolle.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Türe.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Montage: Mit vier Schrauben durch Schlüssellöcher in der Rückwand.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 12,4 kg




### Textvorschlag für Ausschreibungen:

Sensor-Papierrollenspender mit Fach für Reserverolle, netzbetrieben, aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet, unten abgesetzt mit glänzender IIID - Oberfläche. Mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik. Papierlänge und Totzeit einstellbar. Netzbetrieb mit 230 V, 50 Hz; Nennleistung 7 Watt; Netzanschlusskabel bauseits. TÜV/GS geprüft und zertifiziert. Vorgesehen für eine Papierrolle und eine Reserverolle in den Abmessungen: Breite 215 mm, Außendurchmesser max. 180 mm, Innendurchmesser 50 mm. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Türe. Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauchen der Restrolle Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.

Abmessungen: 350 x 580 x 210 mm

Artikel Nr. WP1400

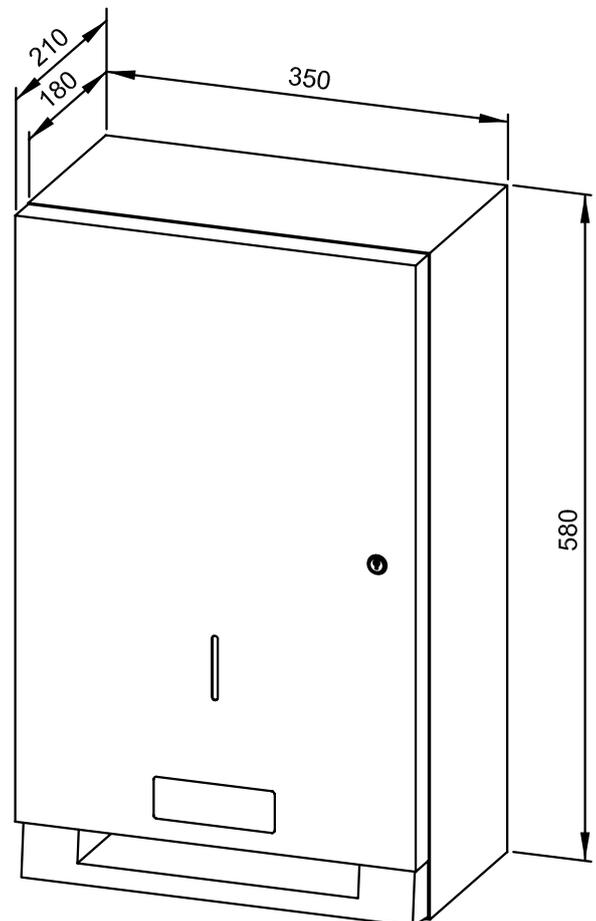

### Lieferbare Oberflächen

### Ident-Nr.

matt geschliffen (standard)

733 250

hochglanzpoliert

732 250

(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung

728 250