

Ø 16 x 26 mm

- Butoir de porte mural en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Fixation murale, invisible, centrée et antivol.
- Diamètre du support 16 mm
Longueur 26 mm
- Avec butoir caoutchouc.
- Montage avec une vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,1 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Butoir de porte mural en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, avec butoir en caoutchouc, pour montage en saillie. Fixation murale, invisible, centrée et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions Ø 16 x 26 mm

Réf. art. AC219

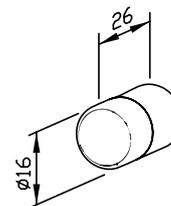

Surface disponible	Réf.
mat rectifié	700 219