

Ø 40 x 26 mm

- Bodentürstopper aus massivem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305), matt geschliffen, mit Gummiring. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Höhe 26 mm
Durchmesser 30 mm
Gummiring Durchmesser 40 mm
- Verdeckte, zentrische, diebstahlhemmende Bodenbefestigung.
- Montage mit einer Schraube.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 0,2 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Bodentürstopper aus massivem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305), matt geschliffen, mit Gummiring, für Boden-Montage. Verdeckte, zentrische, diebstahlhemmende Boden - Befestigung. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen Ø 40 x 26 mm

Artikel Nr. AC228

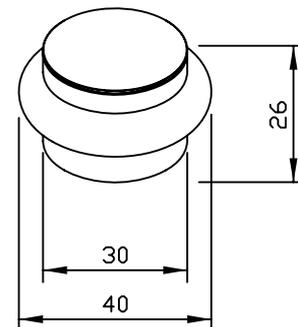

Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	700 228
hochglanzpoliert	731 228