


KWL 15. Übergang, symmetrisch/asymmetrisch, rund-oval – USRO/UARO

Transition fitting, symmetrical/asymmetrical, round-oval / Raccord de transition, symétrique/asymétrique, rond-ovale

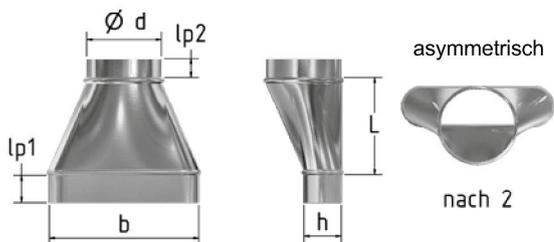

► Inhalt KWL

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.



KWL 15. Übergang, asymmetrisch nach 2, rund-oval – UARO

Durchmesser d mm	Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l_{p1} mm	Einstecktiefe l_{p2} mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A_i m ²	Gewicht kg	Einzelpreis €	Vepackungseinheit VPE Stück/VPE
100	50	195	40	40	100	0,077	0,33	30,25	20
100		260	40	40	130	0,104	0,45	30,90	16
125		195	40	40	100	0,088	0,38	30,90	20
125		260	40	40	100	0,103	0,44	31,40	16
160		195	40	40	150	0,125	0,53	34,00	10
160		260	40	40	150	0,141	0,60	36,25	10
100	80	320	60	40	175	0,169	0,86	36,20	6
125		320	60	40	175	0,180	0,91	36,20	6
160		320	60	40	205	0,213	1,07	36,20	11
100	100	350	60	40	200	0,198	1,00	42,95	4
125		350	60	40	200	0,209	1,05	42,95	6
160		350	60	40	175	0,228	1,14	42,95	4
200		350	60	40	200	0,245	1,22	42,95	9