


Kabelführung

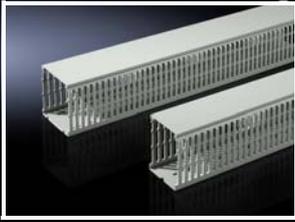

Kabelkanal für Montageplatte

- Passend zu den Kabelkanälen für vertikales TS Profil
- Wird die TS Montageplatte in hinterster Stellung eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den vertikalen bündig ab
- Zum Anbau an Flächen



Technische Beschreibung:

- Tiefe: 80 mm
- Länge: 2000 mm, ablängbar
- Stegbreite: 5,5 mm
- Schlitzbreite: 4,5 mm



Material:

- Hart-PVC
- Schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Temperaturbeständig bis +60°C

Breite 30, 40 und 60 mm

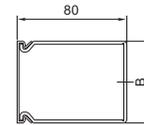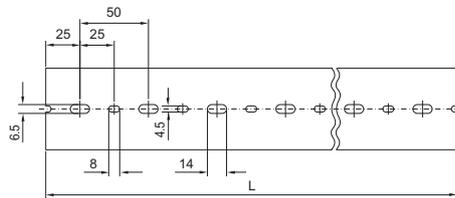

Breite 80 und 100 mm

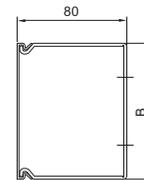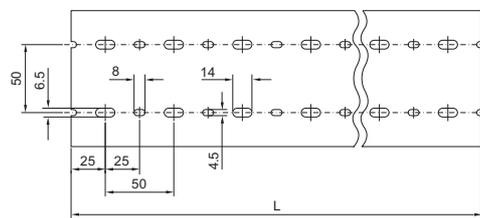

Für Schrankbreite mm		Fixlänge 2000 mm
Länge (L) mm		
Breite (B) mm	VE	Best.-Nr.
30	24 Satz	8800.750
40	20 Satz	8800.751
60	18 Satz	8800.752
80	12 Satz	8800.753
100	12 Satz	8800.754

Farbe:

- Ähnlich RAL 7030

Lieferumfang:

- 1 Satz =
- 1 Kabelkanal mit Deckel



Zubehör:

- Aluminium-Niet zur Befestigung, siehe Seite 664



Aluminium-Niet

Zur sicheren und normgerechten Montage von Kabelkanälen. Auch zum Befestigen von Tragschienen und Montageschienen geeignet.

Passend für

- TS-Systemlochung
- Bohrung Ø 4,5 mm

VE	Best.-Nr.
100 St.	8800.531



Zubehör:

- Kabelkanäle für vertikales TS Profil, siehe Seite 663
- Kabelkanäle für Montageplatte, siehe Seite 664