

Kabelfixierung

Zum fachgerechten und sicheren Fixieren von Kabeln und Rohren.

Zur Befestigung

- in die Montageschiene 23 x 23 mm einschieben
- an den Rund-Lochungen der Schränke sowie allen Montageschienen und Chassis verschrauben

Material:

- Polyamid

Hinweis:

- Die Anreihbarkeit der Fixierungen ermöglicht es, mehrere, auch unterschiedlich große Fixierungen, mit nur 2 Schrauben aufzubauen

Für Kabeldurchmesser von – bis mm	VE	Best.-Nr.
6 – 9	50 St.	4319.090
9 – 12	50 St.	4319.120
12 – 16	50 St.	4319.160
16 – 20	50 St.	4319.200

! Zusätzlich wird benötigt:

- Senkkopfschraube M5 x 12 mm, 2488.000, zum Verschrauben an der System-Rundlochung, siehe Seite 625

+ Zubehör:


- Montageschiene 23 x 23 mm, siehe Seite 611



Kabelbinder

Die blitzschnelle Lösung für das Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen. Einfach in die System-Rundlochung einclippen.

Länge mm	VE	Best.-Nr.
150	100 St.	2597.000

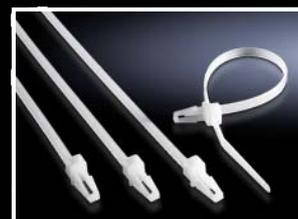

Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden.

Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.

Farbe:

- Schwarz

Lieferumfang:

- Inkl. Schnellverbinder

Breite mm	Länge mm	Max. Kabeldurchmesser mm	VE	Best.-Nr.
20	130	30	10 St.	7072.220
20	200	50	10 St.	7072.230
20	300	90	10 St.	7072.240

! Zusätzlich wird benötigt:

- Blechschraube 2486.500 zum Verschrauben an der System-Rundlochung, siehe Seite 625



Klettband

Sorgt für eine geordnete Kabelführung. Rolle zum individuellen Abscheiden.

Im Gegensatz zu Kabelbindern

- schon es Kabelmäntel
- leicht wieder zu öffnen
- wiederverwendbar

Länge mm	Breite mm	VE	Best.-Nr.
5000	16	1 St.	2203.400

