

Kabelsprossen

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.

Material:

- Trägerelement: Stahlblech
- Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Kabelsprossen
- Verbindungskämme



19"-Befestigung

Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene.

Durch ihre offene Befestigungslochung lassen sie sich jederzeit auch im Nachhinein an der 19"-Systemlochung der Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben der Einbauelemente fixieren.


HE	Anzahl Verbindungskämme	VE	Best.-Nr.
4	2 St.	4 St.	7111.224
1	5 St.	10 St.	7111.214



Allround-Befestigung für universellen Einsatz


Zur vertikalen und horizontalen Kabelführung im Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene.

HE	Anzahl Verbindungskämme	VE	Best.-Nr.
4	2 St.	4 St.	7111.222
1	5 St.	10 St.	7111.212

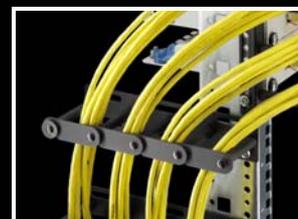

Verbindungskamm

Zur Verbindung einzelner Kabelsprossen zu ganzen Systemen (im Lieferumfang enthalten).

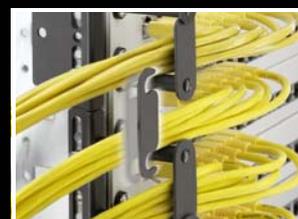

Kabelkanal

für TS-IT

- Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
- Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung
- Rücken an Rücken anreihbar
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung am vorderen wie am hinteren 19"-Montageprofil des TS-IT
- Optional auch verschraubbar

Material:

- Stahlblech, Kunststoff UL 94-V0

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial
- Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven

Für Schrankhöhe mm	HE	VE	Best.-Nr.
2000	36	1 St.	5502.105
2200	42	1 St.	5502.145

