



Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur direkten Montage am vertikalen Schrankprofil.


Breite 50 mm,
zur Montage an ein vertikales Schrankprofil im
Seitenwandbereich.



Breite 100 mm,
zur Montage an zwei angereihten Schrankprofilen
im Bereich der Anreihstelle. Bereits montierte
Anreihwinkel und Anreihschnellverbinder können
mit dem Kabelkanal überbaut werden.

Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kom-
bination mit den Kabelkanälen für Montageplatte
ausgerichtet, zudem ermöglicht ein weiterer Soll-
bruch in Höhe der Montageplatte eine direkte Ein-
führung in den Kabelkanal.

Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf
die TS-Systembohrung abgestimmt, ein aufwän-
diges Bohren, wie bei DIN-Kanälen erforderlich,
entfällt.

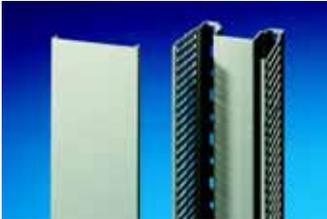

Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. TS
50	1600	8 Satz	8800.570
50	1800	8 Satz	8800.520
100	1600	4 Satz	8800.540
100	1800	4 Satz	8800.510

Technische Beschreibung:

Tiefe: 80 mm

Länge:

- 1600 mm (für Schrankhöhe 1800 mm)
- 1800 mm (für Schrankhöhe 2000 mm)

kann für andere Schrankabmessungen gekürzt
werden.

Stegbreite: 5,5 mm
Schlitzbreite: 4,5 mm

Material:

Hart-PVC, schwer entflammbar,
selbstverlöschend,
temperaturbeständig bis +60°C.

Farbe:

Ähnlich RAL 7030



Lieferumfang:

1 Satz =
1 Kabelkanal mit Deckel.

+ Zubehör:

Kunststoff-Niet zur Befestigung,
siehe Seite 1060.

Aluminium-Niet zur Befestigung,
siehe Seite 1061.

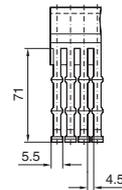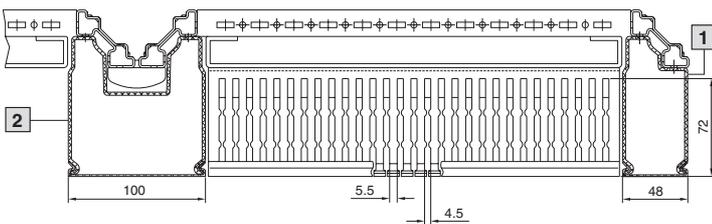

1 TS 8800.570/TS 8800.520

2 TS 8800.540/TS 8800.510

