



### Kabelkanal für Montageplatte

- Passend zu den Kabelkanälen für vertikales TS Profil. Wird die TS Montageplatte in hinterster Stellung eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den vertikalen bündig ab.
- Zum Anbau an Flächen

#### Technische Beschreibung:

##### Tiefe 80 mm

Länge:

- abgestimmt auf die Breite der TS, ES, TP Montageplatten
  - 2000 mm
- Stegbreite: 5,5 mm  
Schlitzbreite: 4,5 mm

#### Material:

Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60°C

#### Farbe:

Ähnlich RAL 7030

#### Lieferumfang:


1 Satz =  
1 Kabelkanal mit Deckel.



#### Zubehör:

Kunststoff-Niet zur Befestigung, siehe Seite 1060.

Für Schrankbreite mm		600	800	1000	1200	Fixlänge 2000 mm
Länge (L) mm		499	699	899	1099	
Breite mm	VE	Best.-Nr. TS				
30	24 Satz	<b>8800.730</b>	<b>8800.735</b>	<b>8800.740</b>	<b>8800.745</b>	<b>8800.750</b>
40	20 Satz	<b>8800.731</b>	<b>8800.736</b>	<b>8800.741</b>	<b>8800.746</b>	<b>8800.751</b>
60	18 Satz	<b>8800.732</b>	<b>8800.737</b>	<b>8800.742</b>	<b>8800.747</b>	<b>8800.752</b>
80	12 Satz	<b>8800.733</b>	<b>8800.738</b>	<b>8800.743</b>	<b>8800.748</b>	<b>8800.753</b>
100	12 Satz	<b>8800.734</b>	<b>8800.739</b>	<b>8800.744</b>	<b>8800.749</b>	<b>8800.754</b>

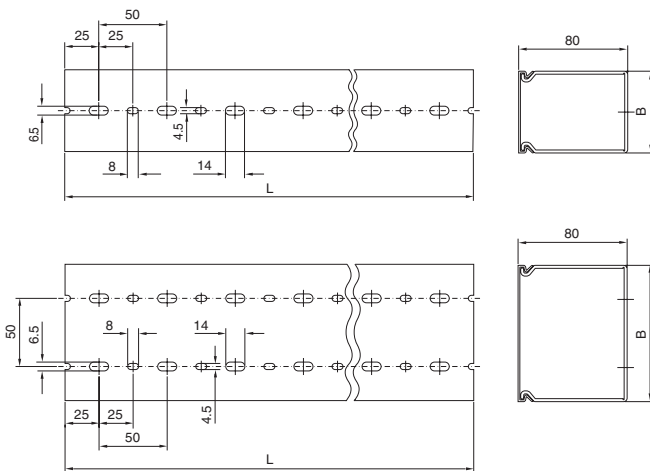

### Kunststoff-Niet

Einfache Montage mit handelsüblichem Blindniet-Werkzeug.

Zum Befestigen der Kabelkanäle in

- TS Systemlochung
- Bohrung Ø 4,0 mm

VE	Best.-Nr. TS
100 St.	<b>8800.530</b>

