



Kabelabfangschienen

C-Profil für TS, CM, TP


Zur Zugentlastung bei Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte:

- 1 gerade, mit 23 mm Abstand zur Montageplatte
- 2 gerade, mit 10 mm Abstand zur Montageplatte
- 3 geneigt, zur Montageplatte

Material:
Stahlblech


Oberfläche:
Verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
Inkl. zwei Befestigungswinkeln und Befestigungsschrauben.

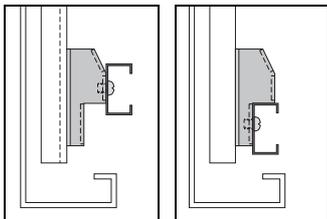

1

2

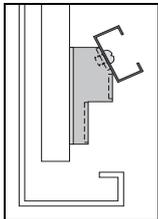

3

Für Schrankbreite mm	Länge mm	Best.-Nr. CM
600	499	5001.080
800	699	5001.081
1000	899	5001.082
1200	1099	5001.083
1600	1499	5001.084 ¹⁾

¹⁾ Inkl. 3 Befestigungswinkel.

+ Zubehör:

Kabelschellen für C-Profilschienen, siehe Seite 1064.



Kabelabfangwinkel

Zum Einbau in Bediengeräte mit Montageauschnitt CP-L und CP-XL.

Kabelabfangung wahlweise über:

- Kabelschellen oder
- Kabelbinder SZ 2597.000
- Handelsübliche Kabelbinder.

Winkelhöhe = 25 mm bei montierter C-Profilschiene 40 mm.

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert.

Lieferumfang:
Inkl. C-Profilschiene und Befestigungsschrauben.



VE	Best.-Nr. CP
1 Satz	6052.000

+ Zubehör:

Kabelschellen, siehe Seite 1064.
Kabelbinder, siehe Seite 1066.

C-Profilschienen

finden Sie unter Schienensysteme ab Seite 999.

