

Optipanel



Systemausbau Seite 507 Tragarmsysteme Seite 135 Standsysteme Seite 164 Industrial Workstations Seite 120

Material:

- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
- Eckstücke: Zink-Druckguss
- Schutzecken: Kunststoff

Farbe:

- Gehäuse: natur eloxiert
- Eckstücke: RAL 7035
- Schutzecken: ähnlich RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 65

Lieferumfang:

- Inkl. Dichtungen

Hinweis:


- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich

Approbationen:

- UL

Technik im Detail:

- Finden Sie im Internet

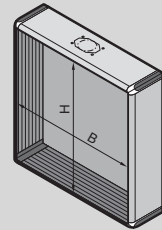

Für Frontplattenbreite (B) mm	VE	430	482,6	482,6	520	520	520	Seite
Für Frontplattenhöhe (H) mm		343	310,3	354,8	400	500	600	
Einbautiefe mm		100	100	100	100	150	150	
Best.-Nr.	1 St.	6380.020¹⁾	6380.000	6380.040¹⁾	6380.400	6380.410	6380.510	6380.610
Gewicht kg		5,3	6,2	6,6	5,8	7,3	8,3	9,2

Ausführung

Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm		■	■	■	■	-	-	-
Tragarmanschluss Ø 130 mm		-	-	-	-	■	■	■
Scharnierte Rückwand ²⁾		■	■	■	■	■	■	■
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten		-	-	-	■	■	■	■

Zubehör

Frontplatte	1 St.	-	6028.010	-	6028.014	6028.014	6028.015	6028.016	704
Griffset horizontal	1 St.	-	6385.010	6385.010	-	-	-	-	700
Montagewinkel für Innenausbau	4 St.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	617
Montagewinkel	4 St.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	617
Erdungsplatte	1 St.	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	645
Federmutter M5	50 St.	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	625

¹⁾ Passend für TFT-Monitore, siehe Seite 706.

²⁾ Mit 3 mm Doppelbart-Verschlusseinsatz, austauschbar gegen Verschlusseinsätze 41 mm, Ausführung C, siehe Seite 570, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C, siehe Seite 569.