



**Systemausbau** Seite 507 **Kabeleinführung** Seite 650

### Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

### Schutzart IP nach IEC 60 529:


- IP 66

### Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

### Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür
- Dach
- Boden, geschlossen
- Rückwand
- Montageplatte
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

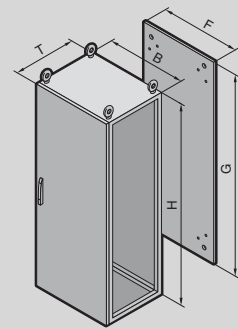

## IP 66/NEMA 4X

Breite (B) mm	VE	800	Seite
Höhe (H) mm		2000	
Tiefe (T) mm		600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1896	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>8450.680</b>	
Tür(en)		1	
<b>Zubehör</b>			
Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl	2 St.	8700.060	534
Anreihrahmen IP 66/NEMA 4, NEMA 4X	1 St.	8700.010	535
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.800	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.800	518
Sockelblech, modular	4 St.	2913.000	518
Anreih-Schnellverbinder, einteilig	6 St.	8800.500	543
Anreihzwinge, horizontal	4 St.	8800.400	543
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	545
Schienensysteme		ab Seite	602
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	663
Kabelkanal		s. Seite	664
Kabelabfangschienen	2 St.	4192.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4118.000	578
Systemleuchten		ab Seite	634
Verschluss-Systeme		ab Seite	563