

# Standpulte



**Systemausbau** Seite 507 **Monitore, Tastaturen** Seite 706/707 **Klimatisierung** Seite 307 **Standpulte Stahlblech** Seite 115

## Material:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Tür bzw. Doppeltür und Pultdeckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm

## Oberfläche:

- Gehäuse, Tür, Pultdeckel und Bodenbleche: Strichschliff, Korn 120
- Montageplatte: verzinkt

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

## Schutzart NEMA:

- NEMA 12

## Lieferumfang:


- Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
- Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
- Pultdeckel mit Deckelaufsteller und Vorreiber im Gehäuse verriegelt
- Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz
- Bodenbleche, geteilt
- Montageplatte

## Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

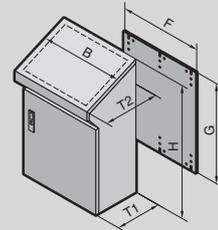

## Edelstahl

Breite (B) mm	VE	600	800	1000	1200	Seite
Höhe (H) mm		960	960	960	960	
Tiefe, unten (T1) mm		400	400	400	400	
Tiefe, oben (T2) mm		480	480	480	480	
Montageplattenbreite (F) mm		530	730	930	1130	
Montageplattenhöhe (G) mm		780	780	780	780	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>2683.600</b>	<b>2684.600</b>	<b>2685.600</b>	<b>2686.600</b>	
Tür(en)		1	1	2	2	
Gewicht kg		52,0	65,2	79,5	90,3	
<b>Zubehör</b>						
Sockel, komplett, 100 mm	1 St.	2865.000	2869.000	2867.000	2870.000	519
Kabelabfangschienen	2 St.	4191.000	4192.000	4336.000	4196.000	665
Tragschienen TS 35/15	6 St.	4934.000	4935.000	4933.000	4937.000	614
Strahlwasserhaube		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	372
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563