

# Kabelführung

## Flanschplatten

### Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.

#### Temperaturbereich:

– von -40°C...+70°C einsetzbar

#### Farbe:

– RAL 7035

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55 bei sachgerechter Montage


#### Hinweis:

– Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen


Größe	VE	Best.-Nr.
1	10 St.	<b>2560.010</b>
3	10 St.	<b>2561.010</b>
4	5 St.	<b>2562.010</b>
5	5 St.	<b>2563.010</b>




Größe 1

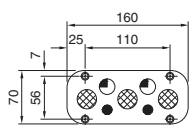


Größe 3

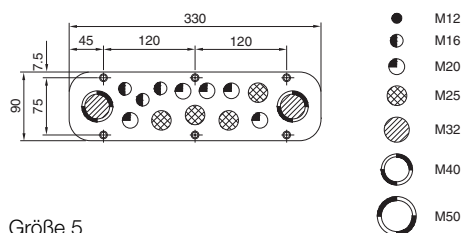

Größe 4

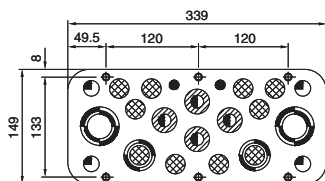

Größe 5

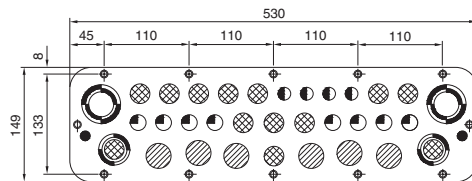

### Kunststoff-Kabelflanschplatten mit PG Vorprägung

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.

#### Temperaturbereich:

– von -40°C...+70°C einsetzbar

#### Material:

– ABS

#### Farbe:

– RAL 7035

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:


– IP 55 bei sachgerechter Montage

#### Hinweis:

– Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen

Größe	PG	Anzahl	VE	Best.-Nr.
2	13,5	12	5 St.	<b>1581.000</b>
	13,5	6	5 St.	<b>1582.000</b>
	16	2		
	21	2		

1581.000

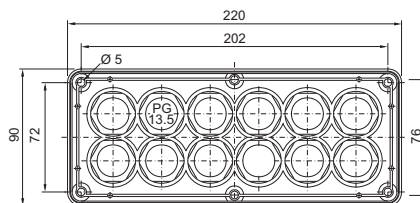

1582.000

