 
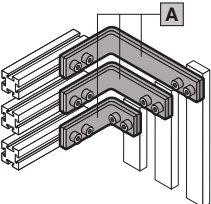
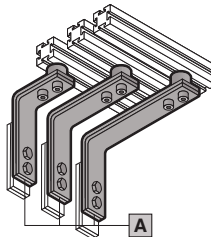
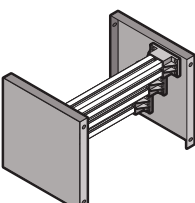


Sammelschienensysteme Maxi-PLS

Systemkomponenten

Verbindungstechnik		Maxi-PLS 1600/2000		Maxi-PLS 3200		Seite				
		Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV						
	A Eckwinkel E-Cu zur Verbindung von horizontalen Maxi-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich zu vertikalen Sammelschienensystemen, zur 90°-Verbindung von zwei Maxi-PLS Sammelschienen im rückwärtigen Bereich. Für individuellen Ausbau einsetzbar.									
	Für Maxi-PLS	VE	3-/4-polig		3-/4-polig					
	Anzahl der Winkel je Phase		1600 2 x 60 x 10 mm	2000 3 x 60 x 10 mm	3200 3 x 80 x 10 mm					
	Best.-Nr. SV	1 St.	9640.705¹⁾	9640.700¹⁾	9650.700²⁾					
¹⁾ Zusätzlich wird benötigt: 4 St. Nutensteine 9640.980 je Eckwinkel. ²⁾ Zusätzlich wird benötigt: 4 St. Nutensteine 9650.990 je Eckwinkel.										
	A Verbindersätze für Sammelschienenhochführung. Zur Verbindung von horizontalen Maxi-PLS Sammelschienensystemen im rückwärtigen Bereich zu vertikalen Sammelschienensystemen.									
	Für Schranktiefe mm		Anzahl der Winkel pro Phase	VE	1600		2000		3200	
	600	800			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
	■	■	2	1 Satz	9660.318	9660.318+9660.319	-	-	-	-
	■	■	3	1 Satz	-	-	9660.313	9660.313+9660.314	-	-
	■	-	3	1 Satz	-	-	-	-	9660.363	-
	-	■	3	1 Satz	-	-	-	-	9660.368	9660.368 + 9660.369
Zusätzlich wird benötigt:	Nutensteine		15 St.	9640.980	9640.980	9640.980	9640.980	9650.990	9650.990	329
	Gewindebolzen		8 St.	9676.972	9676.972	9676.973	9676.973	9676.983	9676.983	329
	Erforderliche Menge			12 St.	16 St.	12 St.	16 St.	12 St.	16 St.	
	A T-Verbindersätze für Maxi-PLS/RiLine60 Schienensysteme. Zur Verbindung von horizontalen Maxi-PLS Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen RiLine60 Verteil-Sammelschienensystemen im modularen Abgangsfeld, inkl. Befestigungsmaterial.									

Haupt-Sammelschienensystem Maxi-PLS						Maxi-PLS 1600/2000		Maxi-PLS 3200				
						Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV				
Maxi-PLS im Dach-/Bodenbereich	Maxi-PLS im Rückbereich oben/ unten	Verteil-Sammelschienensystem hinter dem Funktionsraum		im Funktionsraum		Schranktiefe mm		VE	3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
		30 x 10/5 mm	PLS 1600	30 x 10/5 mm	PLS 1600	600	800					
■	-	■	-	-	-	■	■	1 Satz	9675.303	9675.304	-	-
■	-	■	-	-	-	■	-	1 Satz	-	-	9675.311	-
■	-	■	-	-	-	-	■	1 Satz	-	-	9675.313	9675.314
■	-	-	■	-	-	■	■	1 Satz	9675.306	9675.307	-	-
■	-	-	■	-	-	■	-	1 Satz	-	-	9675.315	-
-	-	-	■	-	-	-	■	1 Satz	-	-	9675.316	9675.317
■	-	-	-	■	-	■	-	1 Satz	9675.321	9675.322	9675.331	-
■	-	-	-	■	-	-	■	1 Satz	9675.323	9675.324	9675.333	9675.334
■	-	-	-	-	■	-	-	1 Satz	9675.325	9675.328	9675.335	-
■	-	-	-	-	■	-	■	1 Satz	9675.326	9675.327	9675.336	9675.337
-	■	■	-	-	-	■	■	1 Satz	9675.343	9675.344	-	-
-	■	■	-	-	-	-	■	1 Satz	-	-	9675.353	9675.354
-	■	-	■	-	-	■	■	1 Satz	9675.346	9675.347	-	-
-	■	-	■	-	-	-	■	1 Satz	-	-	9675.356	9675.357
-	■	-	-	■	-	■	-	1 Satz	9675.361	9675.362	-	-
-	■	-	-	■	-	-	■	1 Satz	9675.363	9675.364	9675.373	9675.374
-	■	-	-	-	■	■	-	1 Satz	9675.365	9675.368	-	-
-	■	-	-	-	■	-	■	1 Satz	9675.366	9675.367	9675.376	9675.377

	Kompakteinspeisung für Maxi-PLS Sammelschiene 1600/2000		Maxi-PLS 1600/2000		Maxi-PLS 3200				
	Zur individuellen Anwendung als 3-poliges Kabelanschluss-Schienensystem. Direktmontage auf Montageplatte oder am Montage-Chassis.		Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV				
	VE	3-polig		4-polig		3-polig		4-polig	
	1 Satz	9660.980		-		-		-	
	Lieferumfang: 6 Stirnhalter, 2 Halterplatten für Stirnhalter, 1 PS Montagesschiene 23 x 23 mm (Länge 495 mm), Montagezubehör								