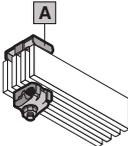
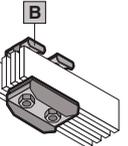
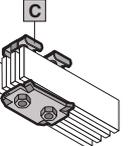
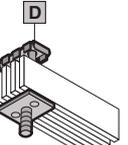
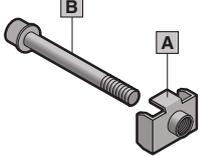


Sammelschienensysteme Flat-PLS

Systemkomponenten

Anschluss technik	Flat-PLS 60		Flat-PLS 100		
	Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV		
   	A Direktanschlussklemmen für Flat-PLS Zum direkten Anschluss von Rundleitern 95 – 300 mm ² (ein- oder mehrdrähtig).				
	Für Rundleiter	Schraube	VE		
	95 – 300 mm ² RE/RM	¹⁾	1 St.	9676.730	9676.730
	¹⁾ Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 60 mm, Schraubverbindungen, siehe Seite 335).				
	B Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen , inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)				
	Für Sammelschienenbreite mm	Schraube	VE		
	2 x 10 x 32 x 1	¹⁾	1 St.	9676.747	9676.747
	2 x 10 x 63 x 1	¹⁾	1 St.	9676.748	9676.748
	2 x 10 x 100 x 1	¹⁾	1 St.	9676.749	9676.749
	¹⁾ Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 60 mm, Schraubverbindungen, siehe Seite 335).				
C Anschlussplatten mit Bolzen M10 , inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)					
Anschlussbolzen	Schraube	VE			
M10	¹⁾	1 St.	9676.710	9676.710	
2 x M10	¹⁾	1 St.	9676.714	9676.714	
¹⁾ Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 40 mm, Schraubverbindungen, siehe Seite 335).					
D Anschlussplatten mit Bolzen M12/M16 , inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)					
Anschlussbolzen	Schraube	Bolzenlänge mm	VE		
M12	¹⁾	30	1 St.	9676.700	
M16	¹⁾	30	1 St.	9676.704	
¹⁾ Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 20 mm, Schraubverbindungen, siehe Seite 335).					
	A Kralle mit Einpressmutter M10				
	Einpressmutter		VE		
	M10		8 St.	9676.832	9676.832
	B Schraubverbindungen				
	Ausführung Schraube		VE		
	M10 x 60		8 St.	9676.806	9676.806
	M10 x 70		8 St.	9676.807	9676.807
	M10 x 80		8 St.	9676.808	9676.808
	M10 x 90		8 St.	9676.809	9676.809
	M10 x 100		8 St.	9676.810	9676.810
	M10 x 110		8 St.	9676.811	9676.811
	M10 x 120		8 St.	9676.812	9676.812
	M10 x 130		8 St.	9676.813	9676.813
	M10 x 140		8 St.	9676.814	9676.814
	M10 x 150		8 St.	9676.815	9676.815
	M10 x 160		8 St.	9676.816	9676.816
	M10 x 170		8 St.	9676.817	9676.817
	M10 x 190		8 St.	9676.819	9676.819