 


Sammelschienensysteme Flat-PLS

Systemkomponenten

Verbindungstechnik	Flat-PLS 60	Flat-PLS 100
	Best.-Nr. SV	Best.-Nr. SV




A Winkelverbinder für Flat-PLS
Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Schienenbestückung bis mm	Für Schranktiefe mm	Anzahl der Winkel mm	VE		
2 x 40 x 10	600/800	2 x 40 x 10	1 St.	9675.842	–
2 x 60 x 10	600/800	3 x 40 x 10	1 St.	9675.843	–
4 x 60 x 10	600/800	3 x 80 x 10	1 St.	9675.883	–
4 x 40 x 10 oder 2 x 100 x 10	600/800	2 x 80 x 10	1 St.	9675.882	9675.882
4 x 80 x 10	600/800	2 x 100 x 10	1 St.	–	9675.892
4 x 100 x 10	600/800	3 x 100 x 10	1 St.	–	9675.893


Zusätzlich wird benötigt

Kralle mit Einpressmutter	siehe Seite 335
Schraubverbindungen	siehe Seite 335
Kontaktstücke	siehe Seite 334

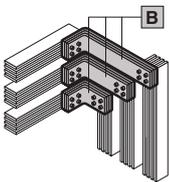

B Winkelverbindersatz für Flat-PLS
Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im rückwärtigen Bereich zu vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Schienenbestückung bis mm	Für Leiter	Für Schranktiefe mm	Winkel-Ausführung mm	VE			
2 x 60 x 10	L1, L2, L3	600	3 x 40 x 10	1 Satz	9675.846	–	
	N		3 x 40 x 10	1 Satz	9675.847	–	
4 x 60 x 10	L1, L2, L3		3 x 80 x 10	1 Satz	9675.886	–	
	N		3 x 80 x 10	1 Satz	9675.887	–	
2 x 60 x 10	L1, L2, L3		800	3 x 40 x 10	1 Satz	9675.848	–
	N			3 x 40 x 10	1 Satz	9675.849	–
4 x 60 x 10	L1, L2, L3	3 x 80 x 10		1 Satz	9675.888	–	
	N	3 x 80 x 10		1 Satz	9675.889	–	
2 x 100 x 10	L1, L2, L3	600		2 x 80 x 10	1 Satz	–	9675.876
4 x 100 x 10	L1, L2, L3			3 x 100 x 10	1 Satz	–	9675.896
2 x 100 x 10	L1, L2, L3		800	2 x 80 x 10	1 Satz	–	9675.878
	N			2 x 80 x 10	1 Satz	–	9675.877
4 x 100 x 10	L1, L2, L3			3 x 100 x 10	1 Satz	–	9675.898
	N			3 x 100 x 10	1 Satz	–	9675.897

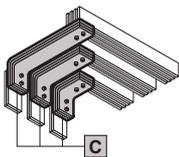

C T-Verbindersätze für Flat-PLS/RiLine60 Schienensysteme.
Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen RiLine60 Verteil-Sammelschienensystemen im modularen Abgangsfeld. Inkl. Schraubensätze für Anschluss an Verteil-Sammelschienensystem.

Flat-PLS		Verteil-Sammelschienensystem				Schranktiefe mm		VE	3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
im Dach-/Bodenbereich	im Rückbereich oben/unten	hinter dem Funktionsraum		im Funktionsraum		600	800					
		30 x 10/5 mm	PLS 1600	30 x 10/5 mm	PLS 1600							
■	–	■	–	–	–	■	–	1 Satz	9675.501	9675.502	9675.511	–
■	–	■	–	–	–	–	■	1 Satz	9675.503	9675.504	9675.513	9675.514
■	–	–	■	–	–	■	–	1 Satz	9675.505	9675.508	9675.515	–
■	–	–	■	–	–	–	■	1 Satz	9675.506	9675.507	9675.516	9675.517
■	–	–	–	■	–	■	–	1 Satz	9675.521	9675.522	9675.531	–
■	–	–	–	■	–	–	■	1 Satz	9675.523	9675.524	9675.533	9675.534
■	–	–	–	–	■	■	–	1 Satz	9675.525	9675.528	9675.535	–
■	–	–	–	–	■	–	■	1 Satz	9675.526	9675.527	9675.536	9675.537
–	■	■	–	–	–	–	■	1 Satz	9675.543	9675.544	9675.553	9675.554
–	■	–	■	–	–	–	■	1 Satz	9675.546	9675.547	9675.556	9675.557
–	■	–	–	■	–	–	■	1 Satz	9675.563	9675.564	9675.573	9675.574
–	■	–	–	–	■	–	■	1 Satz	9675.566	9675.567	9675.576	9675.577

Zusätzlich wird benötigt

Kupferrollen	siehe Seite 353
Schraubverbindungen	siehe Seite 335
Kralle mit Einpressmutter	siehe Seite 335