


ISV Installations-Verteiler

Einbausätze

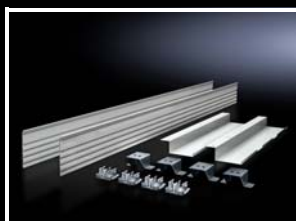

Einbausätze

für TS, SE

Zur Montage von Ausbaumodulen in TS/SE Schränken.

Hinweis:

- Anreih-Systeme TS 8, siehe ab Seite 68
- System-Einzelschränke SE 8, siehe ab Seite 81

Lieferumfang:

- Montagegerüsthalter
- Berührungsschutz
- Halter für Berührungsschutz
- Grundträger für Rahmenhalter
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Für Schrank | VE | | | | | | | | Seite |
|---|-------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|-------|
| Ausführung: Stahlblech, lackiert Best.-Nr. | | 8604.500 | 8606.500 | 9666.955 | 9666.915 | 9666.965 | 9666.925 | 8684.500 8685.500 8686.500 5830.500 | |
| Ausführung: Edelstahl 1.4301 Best.-Nr. | | - | 8452.600 | - | - | - | - | 8457.600 5851.500 | |
| Schrankbreite mm | | 600 | | 850 | | 1100 | | 600 | |
| Schrankhöhe mm | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 1800 | |
| Schrantiefe mm | | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 500 600 | |
| Breiteneinheit (BE) | | 2 | | 3 | | 4 | | 2 | |
| Höheneinheit (HE) | | 12 | | 12 | | 12 | | 11 | |
| Best.-Nr. | 1 St. | 9666.900 | | 9666.910 | | 9666.920 | | 9666.930 | |


Zusätzlich wird benötigt

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageprofil 11 HE | 2 St. | - | - | - | - | - | 9666.711 | 305 |
| Montageprofil 12 HE | 2 St. | 9666.712 | 9666.712 | 9666.712 | 9666.712 | 9666.712 | - | 305 |
| Tiefentraverse für Schranktiefe 400/500/600 mm | 2 St. | - | - | - | 9666.730 | 9666.730 | - | 305 |

Zubehör

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Querprofil 2 BE | 2 St. | 9666.722 | 9666.722 | 9666.722 | 9666.722 | 9666.722 | 9666.722 | 305 |
| Querprofil 3 BE | 2 St. | - | 9666.723 | 9666.723 | 9666.723 | 9666.723 | - | 305 |
| Querprofil 4 BE | 2 St. | - | - | - | 9666.724 | 9666.724 | - | 305 |
| Montageprofil 2 HE | 2 St. | 9666.702 | 9666.702 | 9666.702 | 9666.702 | 9666.702 | 9666.702 | 305 |
| Montageprofil 3 HE | 2 St. | 9666.703 | 9666.703 | 9666.703 | 9666.703 | 9666.703 | 9666.703 | 305 |
| Montageprofil 4 HE | 2 St. | 9666.704 | 9666.704 | 9666.704 | 9666.704 | 9666.704 | 9666.704 | 305 |
| Montageprofil 5 HE | 2 St. | - | - | - | - | - | 9666.705 | 305 |
| Montageprofil 6 HE | 2 St. | - | - | - | - | - | 9666.706 | 305 |
| Montageprofil 7 HE | 2 St. | - | - | - | - | - | 9666.707 | 305 |
| Tiefentraverse für Schranktiefe 400/500/600 mm | 2 St. | 9666.730 | 9666.730 | 9666.730 | 9666.730 | 9666.730 | 9666.730 | 305 |
| Geräteträgerverbinder | 4 St. | 9666.740 | 9666.740 | 9666.740 | 9666.740 | 9666.740 | 9666.740 | 305 |

1 BE \geq 250 mm, 1 HE \geq 150 mm

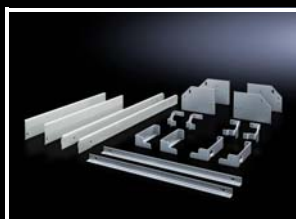

Einbausätze

für AE

Zur Montage von Ausbaumodulen in AE Schränken.

Hinweis:

- Kompakt-Schaltschränke AE, siehe ab Seite 47

Lieferumfang:

- Aufnahmeplatten
- Distanzwinkel
- Berührungsschutz
- Haltewinkel für Berührungsschutz
- Horizontales Winkelprofil
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Für Schrank | VE | | | | | | | Seite |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Ausführung: Stahlblech, lackiert Best.-Nr. | | 1038.500 | 1057.500 | 1076.500 | 1090.500 | 1260.500 | 1213.500 | |
| Ausführung: Edelstahl 1.4301 Best.-Nr. | | 1008.600 | - | 1012.600 | - | - | 1019.600 | |
| Ausführung: Edelstahl 1.4404 Best.-Nr. | | - | - | - | - | - | 1019.500 | |
| Schrankbreite mm | | 380 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
| Schrankhöhe mm | | 600 | 700 | 760 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Schrantiefe mm | | 210 | 250 | 210 | 250 | 300 | 300 | |
| Breiteneinheit (BE) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Höheneinheit (HE) | | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Best.-Nr. | 1 St. | 9666.800 | 9666.810 | 9666.820 | 9666.830 | 9666.840 | 9666.850 | |

Zubehör

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageprofil 3 HE | 2 St. | 9666.753 | - | - | - | - | - | 305 |
| Montageprofil 4 HE | 2 St. | - | 9666.754 | 9666.754 | - | - | - | 305 |
| Montageprofil 6 HE | 2 St. | - | - | - | 9666.756 | - | - | 305 |
| Montageprofil 7 HE | 2 St. | - | - | - | - | 9666.757 | 9666.757 | 305 |

1 BE \geq 250 mm, 1 HE \geq 150 mm