

Leiteranschlussklemmen

Push-in

Anwendungen:

- Zur Verwendung als Sammelschienenabgriff von L-, N- oder PE-Leiter in Schalt- und Steuerungsanlagen sowie als Leiteranschlussklemme in Zählerschränken.
- Zur Montage auf Sammelschienen E-Cu oder CUPONAL.

Vorteile:

- Wartungsfrei
- Zeitsparende Aufsteckmontage
- Klemmengehäuse mit integrierten Beschriftungsfeldern
- Universeller Leiteranschluss

Funktionen:

- Vollisolierte Klemme für werkzeuglosen Leiteranschluss
- Lösen des Leiters durch integrierten Entriegelungspin

Material:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

- RAL 7042

Prüfgrundlage:

- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2



Für Schienenstärke mm	Anschluss von Rundleitern, eindrätig mm ²	Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig mm ²	Anschluss von Rundleitern, feindrätig ohne Aderendhülse mm ²	Anschluss von Rundleitern, feindrätig mit Aderendhülse mm ²	VE	Best.-Nr.
5	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	10 St.	3450.505
5	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	10 St.	3451.505
10	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	10 St.	3455.505
10	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16	10 St.	3456.505

Leiteranschlussklemmen

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Hinweis:

- Bei Einsatz von fein- oder feindrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.


Approbationen:

- UR



Zubehör:

- Lamellierte Kupferschienen, siehe Seite 311

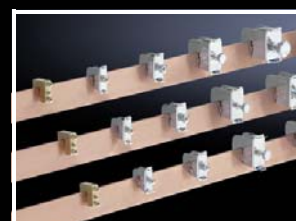

Für Schienenstärke mm	Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) mm	Anschluss von Rundleitern mm ²	Material	Oberfläche	VE	Best.-Nr.
5	-	1 - 4	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3450.500
5	8 x 8	2,5 - 16	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3451.500
5	10,5 x 11	16 - 50	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3452.500
5	16,5 x 15	35 - 70	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3453.500
5	22,5 x 20	70 - 185	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3454.500
10	-	1 - 4	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3455.500
10	8 x 8	2,5 - 16	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3456.500
10	10,5 x 11	16 - 50	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3457.500
10	16,5 x 15	35 - 70	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3458.500
10	22,5 x 20	70 - 185	Stahlblech	Verzinkt, passiviert	15 St.	3459.500
3 - 5	-	1 - 4	Messing	-	15 St.	3550.000
6 - 10	-	1 - 4	Messing	-	15 St.	3555.000