


# Zubehör

## für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

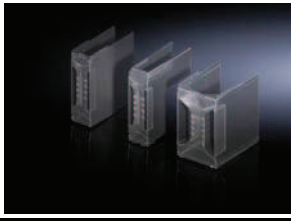

### Anschlussraum-Abdeckung

#### für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Kaskadierfähige Anschlussraum-Abdeckung zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.

#### Material:

- Polycarbonat
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

#### Hinweis:

- Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Leitungsabgang oben ist die Verwendung der Anschlussraum-Abdeckung zwingend erforderlich

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste (Baugröße)	VE	00	00	1/2/3
Passend für Best.-Nr.		9677.000 9677.010 9677.015 9677.025	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025	9677.100/9677.110/9677.115 9677.200/9677.210/9677.215 9677.300/9677.310/9677.315
Leitungsabgang		unten	oben	oben/unten
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>9677.400</b>	<b>9677.405</b>	<b>9677.410</b>



### Kontaktklemmen

#### für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Zur bohrungslosen Montage der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten auf Sammelschienenensysteme (185 mm).

#### Material:

- Stahlblech
- E-Cu

#### Oberfläche:

- Stahlblech: verzinkt
- E-Cu: verzinkt

#### Hinweis:

- Einsatz nur auf Sammelschienenensystem mit Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste (Baugröße)	VE	00	1/2/3
Passend für Best.-Nr.		9677.000 9677.010 9677.015 9677.025	9677.100/9677.110/9677.115 9677.200/9677.210/9677.215 9677.300/9677.310/9677.315
<b>Best.-Nr.</b>	3 St.	<b>9677.450</b>	<b>9677.460</b>



### Sammelschienenklemmen

#### für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Zur bohrungslosen Montage der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten auf Sammelschienenensysteme (185 mm).

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Hinweis:

- Einsatz nur auf Sammelschienenensystem ohne Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste (Baugröße)	VE	00	1/2/3
Passend für Best.-Nr.		9677.000 9677.010 9677.015 9677.025	9677.100/9677.110/9677.115 9677.200/9677.210/9677.215 9677.300/9677.310/9677.315
<b>Best.-Nr.</b>	3 St.	<b>9677.470</b>	<b>9677.480</b>