

TopTherm Filterlüfter



Luftleistungen inkl. Austrittsfilter und Schutzarten Seite 323 **Zubehör für Klimatisierung** Seite 369 **Software Therm** Seite 385

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Komplet einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

Hinweis:

– Für einen energieeffizienten Betrieb der Filterlüfter wird der Einsatz von Schaltschrank-Innentemperaturregler, Drehzahlregler oder digitaler Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen

Approbationen:


Finden Sie im Internet

Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

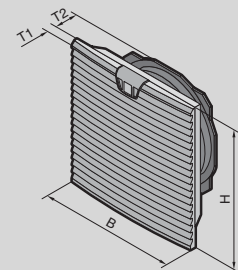

Luftleistung 20 – 55 m³/h

Best.-Nr.	VE	3237.100	3237.110	3237.124	3238.100	3238.110	3238.124	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)	
Luftleistung freiblasend m³/h		20 / 25	20 / 25	20	55 / 66	55 / 66	55	
Bemessungsstrom A		0,065 / 0,052	0,12 / 0,1	0,125	0,12 / 0,11	0,24 / 0,22	0,24	
Vorsicherung A		2	2	2	2	2	2	
Motorschutzschalter		–	–	–	–	–	–	
Leistungsaufnahme W		11 / 9	11 / 9	3	19 / 18	19 / 18	5,5	
Breite (B) mm		116,5	116,5	116,5	148,5	148,5	148,5	
Höhe (H) mm		116,5	116,5	116,5	148,5	148,5	148,5	
Tiefe (T1) mm		16	16	16	16	16	16	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		43	43	43	58,5	58,5	58,5	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		92 x 92	92 x 92	92 x 92	124 x 124	124 x 124	124 x 124	
Ventilator		Axial, selbst-anlaufender Spaltpolmotor	Axial, selbst-anlaufender Spaltpolmotor	Axial, Gleichstrommotor	Diagonal, selbst-anlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, selbst-anlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, Gleichstrommotor	
Betriebstemperaturbereich		-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		38 / 43	38 / 43	38	46 / 49	46 / 49	46	

Zubehör

Austrittsfilter	1 St.	3237.200	3237.200	3237.200	3238.200	3238.200	3238.200	372
Ersatzfiltermatten		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	371
Feinfiltermatten	5 St.	–	–	–	3238.055	3238.055	3238.055	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3237.080	3237.080	3237.080	3238.080	3238.080	3238.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3237.020	3237.020	3237.020	3238.020	3238.020	3238.020	372
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	–	3120.200	3120.200	–	381