



Luftleistungen inkl. Austrittsfilter und Schutzarten Seite 323 **Zubehör für Klimatisierung** Seite 369 **Software Therm** Seite 385

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

Hinweis:

– Für einen energieeffizienten Betrieb der Filterlüfter wird der Einsatz von Schaltschrank-Innentemperaturregler, Drehzahlregler oder digitaler Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen

Approbationen:


Finden Sie im Internet

Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

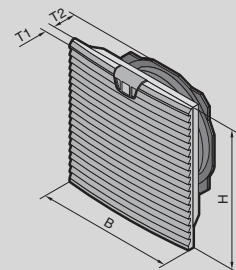

Luftleistung 20 – 180 m³/h, EMV

Best.-Nr.	VE	3237.600	3238.600	3239.600	3240.600	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Luftleistung freiblasend m³/h		20 / 25	55 / 66	105 / 120	180 / 160	
Bemessungsstrom A		0,065 / 0,052	0,12 / 0,11	0,12 / 0,11	0,21 / 0,19	
Vorsicherung A		2	2	2	2	
Leistungsaufnahme W		11 / 9	19 / 18	19 / 18	35 / 34	
Breite (B) mm		116,5	148,5	204	255	
Höhe (H) mm		116,5	148,5	204	255	
Tiefe (T1) mm		16	16	24	25	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		43	58,5	90	107	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		92 x 92	124 x 124	177 x 177	224 x 224	
Ventilator		Axial, selbstanlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor	
Betriebstemperaturbereich		-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C	-30°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		38 / 43	46 / 49	46 / 49	51 / 46	

Zubehör

Austrittsfilter	1 St.	3237.060	3238.060	3239.060	3240.060	372
Ersatzfiltermatten	5 St.	3237.066	3238.066	3239.066	3240.066	371
Feinfiltermatten	5 St.	–	3238.055	3181.100	3182.100	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3237.080	3238.080	3239.080	3240.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3237.020	3238.020	3239.020	3240.020	372
Drehzahlregler EC		–	–	–	–	
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	3120.200	3120.200	381