

Filterhalter

für Dachentlüftung

Um die Schutzart der Dachentlüftung 3148.007 zu erhöhen, ist der Einsatz einer Filtermatte notwendig.

Material:

- Stahlblech

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 44

Lieferumfang:


- Filterhalter inkl. Filtermatte

B x H x T mm	Best.-Nr.
340 x 244 x 15	3175.000



Zubehör:

- Ersatzfiltermatte, siehe Seite 371

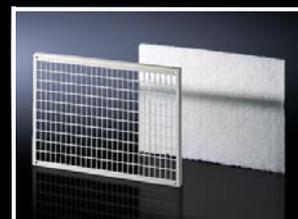

Schaltschrank-Innenlüfter

für TS

Zur Vermeidung von Wärmeneestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am TS 8 Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.

Lieferumfang:

- Komplett anschlussfertige Einheit mit Radialventilator
- Rastbare Schwenkvorrichtung
- Befestigungsmaterial

Luftleistung (freiblasend) m³/h	Nennleistung W	Bemesungsstrom A	Nennspannung V, ~, Hz	Best.-Nr.
160	19,0/18,0	0,12/0,11	230, 1~, 50/60	3108.100
160	19,0/18,0	0,24/0,23	115, 1~, 50/60	3108.115
160	3,5	0,15	24 V (DC)	3108.024

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Technische Daten:

- Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)
- Nennleistung: 1 W
- Luftleistung (freiblasend): 21 m³/h
- Schalldruckpegel (freiblasend): 20 dB (A)
- Betriebstemperaturbereich: -20°C...+70°C

Abmessungen B x H x T mm	VE	Best.-Nr.
60 x 60 x 25,4	1	3236.124

Lieferumfang:

- Lüfter
- Befestigungsschrauben
- Berührungsschutzgitter (2 St.)



Kiemenbleche

Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

B x H x T mm	VE	Best.-Nr.
160 x 110 x 8	4 St.	2541.235
210 x 100 x 8	4 St.	2542.235
330 x 110 x 8	4 St.	2543.235

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

