

Stahl-Innentür „Teckentrup Objekt“



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Türelement Teckentrup Objekt DIN rechts oder links verwendbar Türblatt aus feuerverzinktem Feinblech, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt. Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt. Zarge verzinkt und grundiert mit dreiseitiger Dichtung. BB/PZ-Schloss. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz.		
		Fabrikat „Teckentrup Objekt“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt:	Innentür „Teckentrup Objekt“ Klimaklasse III Beanspruchungsgruppe S
Größenbereich:	Breite: 625 - 1250 mm Höhe: 1875 - 2250 mm
Anschlagart:	DIN rechts oder DIN links
Türblatt:	3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz) Isolierung: Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt Türblattstärke: 40 mm
Zarge:	Element-Zarge verzinkt pulverbeschichtet Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit dreiseitig umlaufender Dichtung, angeschweißte Mauer-Dübelanker.
Oberfläche:	<ul style="list-style-type: none"> Türblatt verzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß), verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot und Reinweiß Holzdekor: Eiche hell, Esche weiß, Buche natur, Eiche classic und Kirsche pulverbeschichtet nach RAL nach Wahl
Beschläge:	<ul style="list-style-type: none"> Bänder 3tlg., V8026 (Paar) Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz
Sonderausstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> Badezellenschloss / WC-Schloss Profilzylinder mit 3 Schlüsseln Spionlochbohrung ohne Spion Spionloch mit Micro-Türspion Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter Bodendichtung absenkbar Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer Obentürschließer Zarge ohne Bodeneinstand Vollspaneinlage/Mehrschichtspaneinlage auf Anfrage RAL nach Wahl

Verglasung:

Türblatt	Glasleisten- ausführung	Verglasung
verzinkt	mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)	Drahtornamentglas bis 6 mm
verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß		
Color		
Holzdekor		

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichtausschnitt lichte Durchsicht		
	L1 Breite x Höhe	L2 Breite x Höhe	L3 Breite x Höhe
625 x 2000	245 x 360	245 x 960	245 x 1335
750 x 1875	370 x 360	370 x 960	370 x 1210
2000	370 x 360	370 x 960	370 x 1335
2125	370 x 360	370 x 960	370 x 1460
875 x 1875	495 x 360	495 x 960	495 x 1210
2000	495 x 360	495 x 960	495 x 1335
2125	495 x 360	495 x 960	495 x 1460
1000 x 1875	620 x 360	620 x 960	620 x 1210
2000	620 x 360	620 x 960	620 x 1335
2125	620 x 360	620 x 960	620 x 1460

Sondergrößen: von 625 x 2000 mm bis 1250 x 2250 mm





Sonderausstattung (nur bei Vollblatt):

- ♦ **Schalldämmend** nach DIN EN 20140/717 Teil 1 **RW 25dB** mit Bodendichtung absenkbar

Innentür „Teckentrup Objekt“ 2flg.

Größenbereich 1500 x 1875 mm bis 2500 x 2250 mm

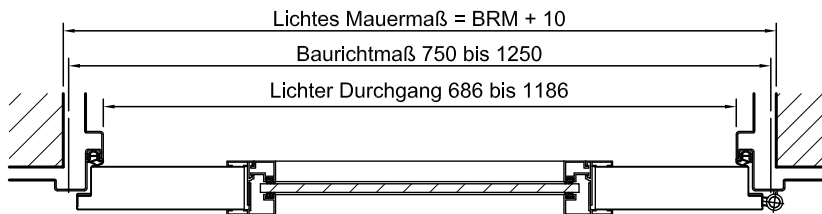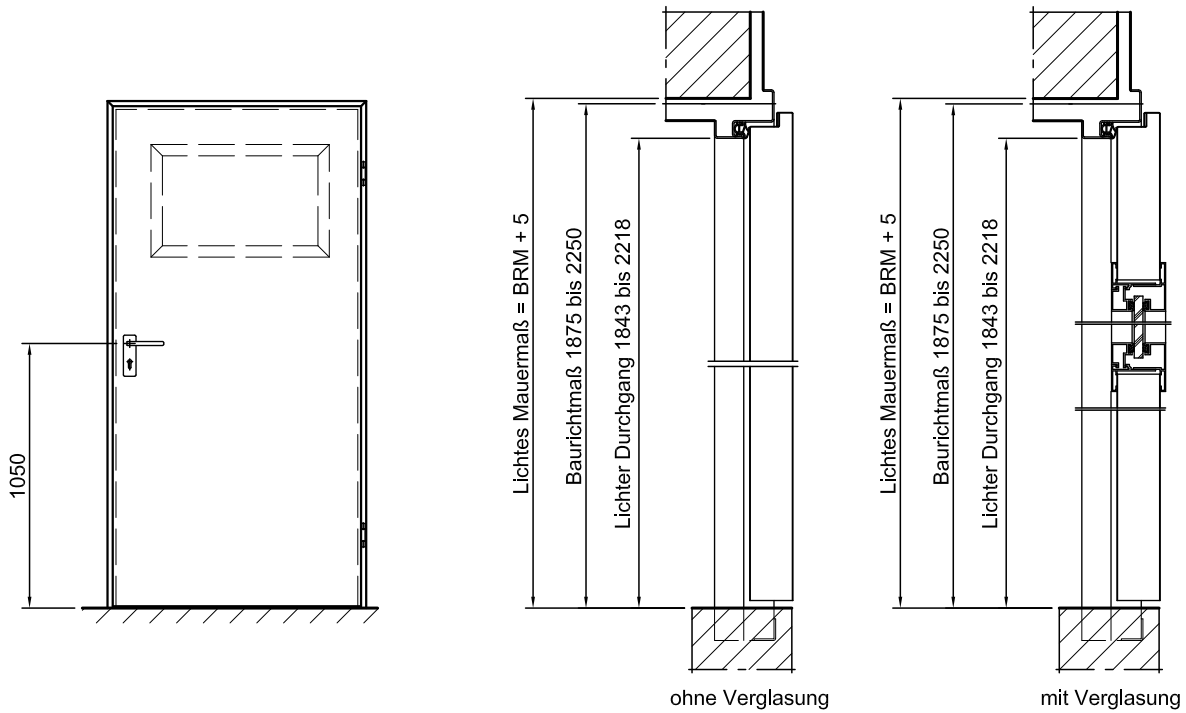

Bodenanschlüsse

Bild 1: ohne Bodeneinstand
Bild 2: absenkbare Bodendichtung



Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden

